

NOUVEAU PROGRAMME

Soliroc™

le réflexe robustesse



SOLUTIONS POUR LES LIEUX À RISQUES OU SANS SURVEILLANCE

 **legrand®**

Le réflexe robustesse | pour tous vos projets

Le nouveau Programme Soliroc IK 10 garantit une robustesse à toute épreuve dans les espaces à risques ou sans surveillance, en intérieur comme en extérieur.

- Entrepôts
- Lieux publics
- Aires d'autoroutes
- Bureaux
- Commerces
- Établissements scolaires
- Lieux d'internement
- (...)



LOCAL À ACCÈS RÉSERVÉ | Lecteur à badge




DEVANTURE COMMERCIALE | Interrupteur à clé




SANITAIRE PUBLIC | Interrupteur automatique

IK 10 | la promesse de la robustesse

Tous les produits du Programme Soliroc ont subi avec succès les épreuves les plus sévères afin d'offrir une garantie de sécurité maximale.

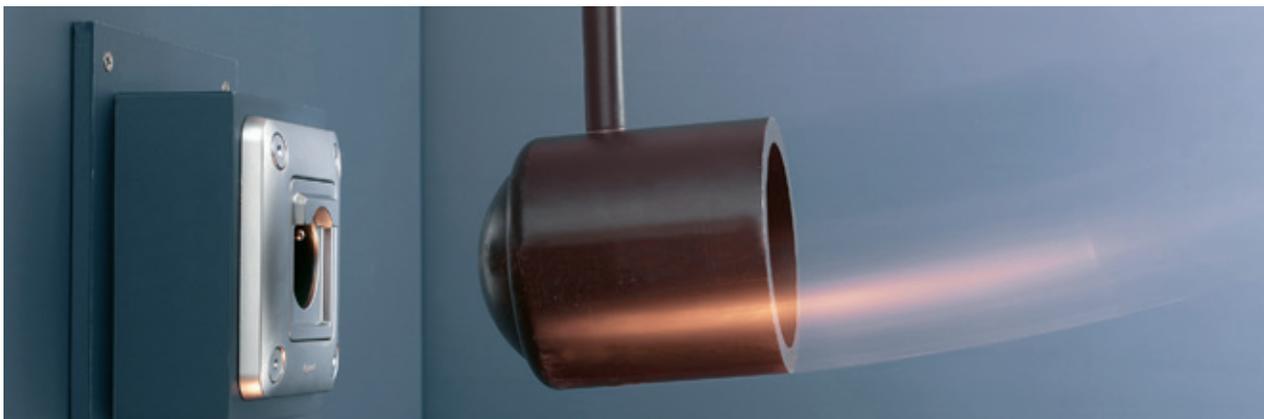

IK 10 : RÉSISTANCE AUX CHOCS MAXIMALE | Tous les produits résistent à des chocs de 20 joules

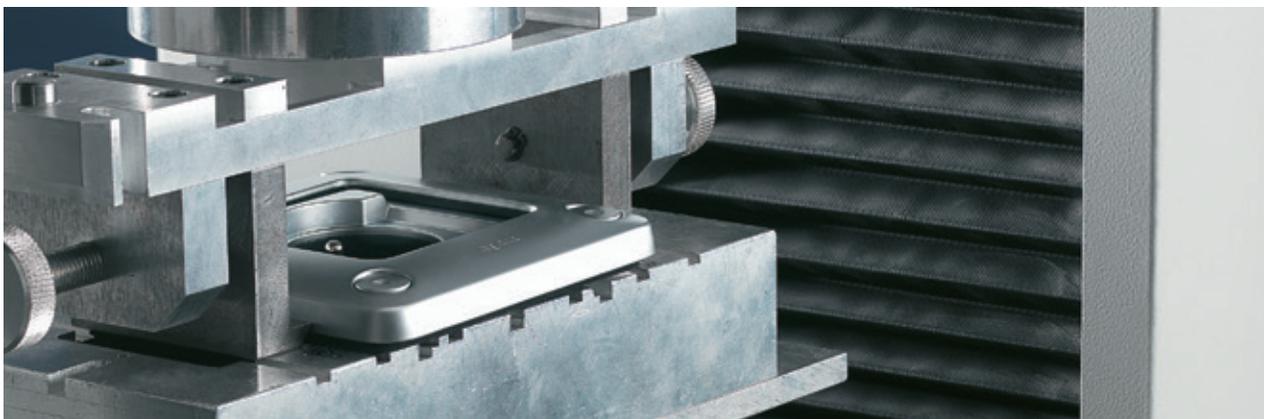

IK 10 : RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT MAXIMALE | Forme galbée de la plaque pour éviter la préhension




IP 55 : ÉTANCHÉITÉ GARANTIE | Sur les principales fonctions pour une installation en extérieur

Sûr, efficace | et simple à installer

Dans la continuité du Programme Batibox, le Programme Soliroc bénéficie de toute l'expérience et du savoir-faire de Legrand, notamment pour la mise en œuvre simplifiée et maîtrisée.



+

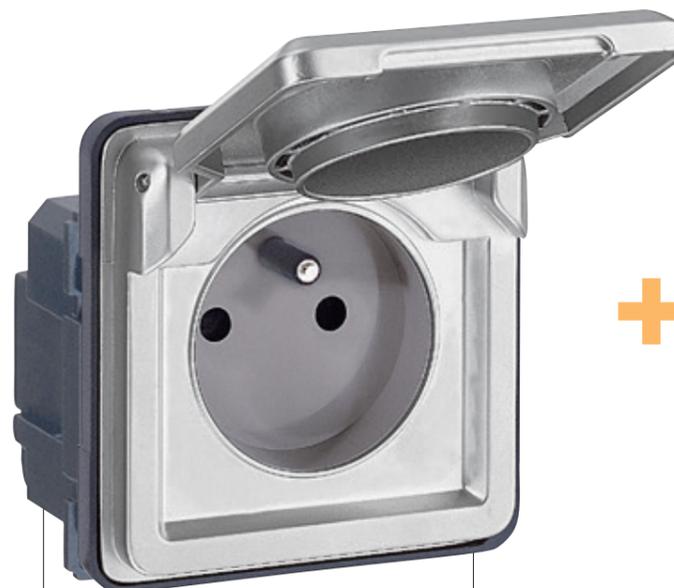

+



3 VERSIONS DE BÔÎTES D'ENCASTREMENT |
Reçoivent toutes les fonctions Soliroc



CADRES SOLIROC 1 OU 2 POSTES |
Pour un montage en saillie



SUPPORT UNIVERSEL |
Pour clipper tous les mécanismes Soliroc
Entraxe 71 mm en horizontal et vertical



MÉCANISMES AVEC BORNES AUTOMATIQUES |
13 fonctions avec bornes automatiques
Gain de temps assuré au câblage

ENJOLIVEUR |
Livré avec coque de protection



ADAPTATEUR MOSAIC |
Pour installer les fonctions du Programme Mosaic



ALLIAGE MÉTALLIQUE |
Plaque de finition pour une robustesse garantie en 1, 2 ou 3 postes (montage horizontal ou vertical)

JEU RÉDUIT |
Entre enjoliveur et plaque limitant la préhension



BOUCHONS |
Pour obstruer les 4 points de fixation

TABLEAU DE CHOIX

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55	
Va-et-vient	778 11
Interrupteur bipolaire	778 22
Permutateur	778 21
Va-et-vient témoin	778 14
Va-et-vient lumineux	778 12
Va-et-vient porte-étiquette	778 13
Interrupteur temporisé - IP 55	
Inter sans neutre 2 fils - 1000 W	778 23
Interrupteurs automatiques - IP 55	
Avec neutre, 3 fils 1000 W	778 25
Sans neutre, 2 fils 400 W	778 27
Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55	
Poussoir inverseur	778 41
Poussoir inverseur témoin	778 44
Poussoir inverseur lumineux	778 42
Poussoir inverseur avec porte-étiquette	778 43
Prises de courant standard Français 16 A - 250 V~	
2P+T à bornes automatiques avec volet - IP 55	778 31
2P+T à bornes automatiques avec volet verrouillé - IP 55	778 33
2P+T à bornes automatiques sans volet - IP 20	778 32
Prises de courant standard Germanique 16 A - 250 V~ - IP 55	
2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet	778 35
2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet verrouillé	778 37
Autres fonctions	
Interrupteur à clé 2 positions - Barillet européen - IP 54	778 74
Poussoir à clé 3 positions - Barillet européen - IP 54	778 75
Lecture à badge - IP 55	778 77
Signalétique lumineuse 230 V~ - IP 55	778 68
Éclairage de circulation - IP 55	778 67
Prise TV mâle 0-2400 MHz - IP 20	778 82
Prise RJ 45 Cat.6 - FTP - IP 20	778 91
Plaques	
1 poste 110 x 110 mm	778 51
2 postes 110 x 181 mm	778 52
3 postes 110 x 252 mm	778 53
Cadres saillie	
1 poste 110 x 110 x 45 mm	778 90
2 postes 110 x 181 x 45 mm	778 92
Accessoires	
Bouchons obturateurs de rechange	778 96
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic avec volet - IP 55	778 80
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic sans volet - IP 20	778 81




GYMNASE | Poussoir lumineux



ENTREPÔT | Prise 2P+T + prise RJ 45



JARDIN PUBLIC | Prise 2P+T à clé avec volet verrouillé

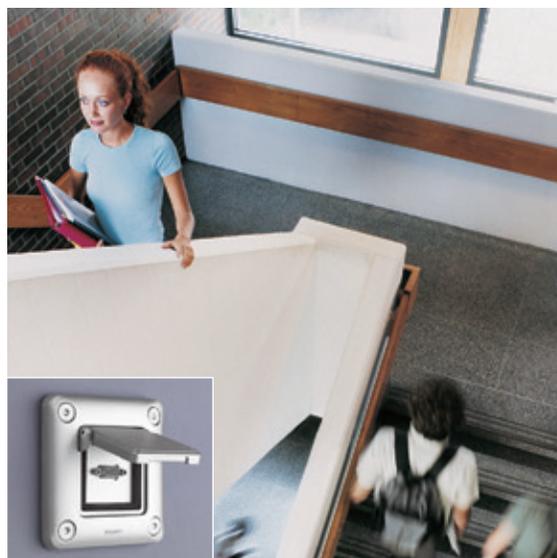

ENSEIGNEMENT | Adaptateur Mosaic avec volet (ici prise HD 15 Mosaic)




BUREAU | Poussoir porte-étiquette



GALERIE COMMERCIALE | Prise 2P+T avec volet

DIRECTIONS RÉGIONALES

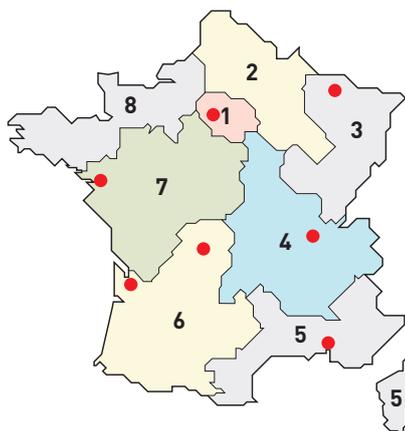

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

Fax : 01 49 72 92 38

@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

19 C rue la Ladrie - ZI La Pilaterie
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 03 28 33 86 00

Fax : 03 20 89 18 66

@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

8 rue Gay Lussac - 67201 Eckbolsheim

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 83 98 08 09

Fax : 03 83 98 61 59

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

Fax : 04 78 69 87 59

@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C

595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11

13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

Fax : 04 42 90 28 39

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

Domaine de Pelus, 10 avenue Pythagore
33700 Merignac

2^{ème} semestre
2016

Rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 05 57 29 07 29

Fax : 05 57 29 07 30

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Parc de l'Aubinière - 14 impasse des Jades
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

Fax : 02 28 09 25 26

@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

167 route de Lorient - Parc Monier
Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 02 99 23 67 67

Fax : 02 99 23 67 68

@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Fax : 05 55 06 74 91

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

Fax : 05 55 06 88 62

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

@ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ www.legrand.fr

YouTube www.youtube.com/user/legrandvideos

f www.facebook.com/LegrandFrance

+ Google+ Legrand France

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandfrance



LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €

RCS Limoges 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87 +

Fax : 05 55 06 88 88