

Agences régionales

1 • Région parisienne

75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
93171 Bagnole Cedex
B.P. 37 - 82 rue Robespierre
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 49 72 92 38
@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2 • Nord

59 - 62
59650 Villeneuve d'Ascq
Z.I. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie
☎ : 03 28 33 86 00
Fax : 03 20 89 18 66
@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3 • Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80
51100 Reims
Pôle Technologique Henri Farman
11, rue Clément Ader
☎ : 03 26 40 05 20
Fax : 03 26 82 15 82
@ : agence-legrand.reims@legrand.fr

4 • Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88
54320 Maxéville
Parc d'activités Saint Jacques
8 bis, rue Blaise Pascal
☎ : 03 83 98 08 09
Fax : 03 83 98 61 59
@ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

5 • Alsace

67 - 68
67201 Eckbolsheim
8, rue Gay Lussac
☎ : 03 88 77 32 32
Fax : 03 88 77 00 87
@ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6 • Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90
21000 Dijon
Apogée Bâtiment C - 7, boulevard Rembrandt
☎ : 03 80 71 27 26
Fax : 03 80 71 22 80
@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 • Rhône

01 - 42 - 43 - 69
69344 Lyon Cedex 07
Les Jardins d'Entreprise - Bât. H1
213, rue de Gerland
☎ : 04 78 69 87 42
Fax : 04 78 69 87 59
@ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

8 • Alpes

07 - 26 - 38 - 73 - 74
38170 Seyssinet - Pariset
Z.A.C. de la Tuilerie
36, rue de la Tuilerie - City parc
☎ : 04 76 48 61 15
Fax : 04 76 96 50 20
@ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr

9 • Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 - Monaco
13855 Aix en Provence Cedex 3
Europarc de Pichaury - Bât. B2
1330, avenue Jean Guibert de la Lauzière
☎ : 04 42 90 28 28
Fax : 04 42 90 28 39
@ : agence-legrand.aix-en-provence@legrand.fr

10 • Languedoc

11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles
34130 Mauguio
Mas des Cavaliers 2
471, rue Charles Nungesser
☎ : 04 99 13 74 74
Fax : 04 99 13 74 89
@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 • Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82
31130 Balma
Les Espaces de Balma
16, avenue Charles de Gaulle
☎ : 05 62 57 70 70
Fax : 05 62 57 70 71
@ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12 • Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64
33700 Mérignac
Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore
☎ : 05 57 29 07 29
Fax : 05 57 29 07 30
@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 • Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux des départements suivants :
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87
87000 Limoges
24, av. du Président Kennedy
☎ : 05 55 30 58 24
Fax : 05 55 06 09 07
@ : agence-legrand.limoges@legrand.fr

14 • Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58
45140 Ingre
14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré
☎ : 02 38 22 65 65
Fax : 02 38 22 54 54
@ : agence-legrand.oreans@legrand.fr

15 • Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85
44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717
La Fleuriaye - Espace Performance 1
☎ : 02 28 09 25 25
Fax : 02 28 09 25 26
@ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

16 • Bretagne

22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72
35769 Saint-Grégoire Cedex
Centre Espace Performance III
Alphasis Bât. M1
☎ : 02 99 23 67 67
Fax : 02 99 23 67 68
@ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

17 • Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76
76230 Bois-Guillaume
Rue Gustave Eiffel - Espace leader
☎ : 02 35 59 65 10
Fax : 02 35 59 93 33
@ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56
Fax : 05 55 06 74 91
@ : formation.innoval@legrand.fr
Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 70 46
Fax : 05 55 06 74 91

Service Prescription France et Export

B.P. 37 - 82, rue Robespierre
93171 Bagnole Cedex - France
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 48 97 17 47
@ : prescription.paris@legrand.fr

Service Export

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 74 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro


0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h

128, av. de Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr

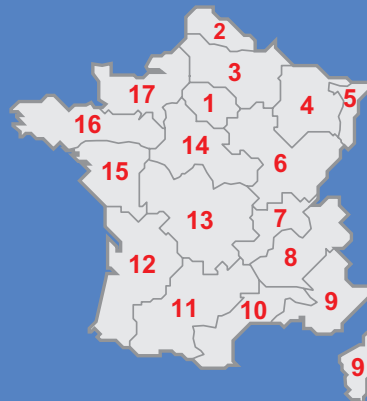

LEGRAND SNC
snc au capital de 6 200 000 €
RCS Limoges 389 290 586
Code A.P.E. 516 J
N° d'identification TVA
FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87 +
Fax : 05 55 06 88 88

INTERS DÉTECTEURS AUTONOMES ECO 1 - PROGRAMME MOSAIC™

économies (durables)



FAUX PLAFOND, SAILLIE MURALE OU ENCASTRÉ

 **legrand**®



économies (durables)



Gestion de présence et de luminosité dans un local commercial ou professionnel de 100 m² en tarif vert ou jaune⁽¹⁾ avec éclairage naturel

ÉCONOMIE / AN

60 €

▶ Amortissement 2 ans


ÉCONOMIE / AN

90 kg CO₂

Equivalent CO₂ de tous les gaz générateurs de pollution (CO₂, méthane, monoxyde de carbone, gaz fluorés...)

Voir calcul suivant norme EN 15 193

[1] En tarif bleu l'économie est de 90 €
Un véhicule qui parcourt 2000 km émet 100 kg CO₂ (valeur moyenne donnée à titre indicatif variable en fonction du poids, de la cylindrée et du mode de consommation).

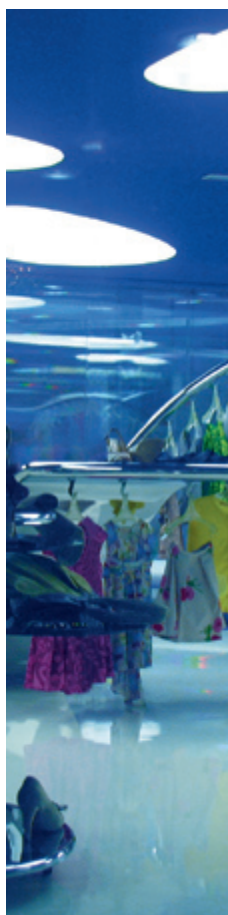

**45 €
NET HT**

au comptoir
ou linéaire avancé.
45 € net HT le
détecteur au choix.



Possibilité
d'installation
sur linéaire avancé
sous broches.

inters détecteurs autonomes ECO 1 Programme Mosaic™

1 circuit d'éclairage



NOUVEAU



488 99



488 98
(tête orientable)



488 97

- Mode de fonctionnement :
 - Allumage/extinction automatique
 - Mesure du seuil de luminosité
 - Permettent d'économiser annuellement pour un local d'une superficie de 100 m² avec éclairage naturel (calcul suivant la norme EN 15 193) :
 - jusqu'à 60 /an en tarif vert/jaune
 - jusqu'à 90 /an en tarif bleu
 - amortissement en 2 ans maxi
 - 90 kg éq.CO₂/an, équivalent CO₂ des gaz générateurs de pollution
 - Réglages seuil de luminosité et temporisation
 - pré-réglés en usine lux maxi et temporisation mini
 - modification des réglages sur l'appareil par roue codeuse
- Câblage Phase-Neutre-Source
- Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m
- Livré dans emballage autovendeur brochant

Emb.	Réf.	Fixation en faux plafond
6	488 99	Champ de détection 45 m² Permet la commande de lampes : <ul style="list-style-type: none"> - 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V - 1000 VA maxi en halogène TBT - 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact Seuil de luminosité : 1 à 1000 lux Temporisation réglable de 20 s à 30 minutes avec recyclage tant qu'un mouvement est détecté Angle de détection 360° Consommation 0,4 W en veille Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm
6	488 98	Fixation en saillie murale ou plafond Champ de détection 45 m² Permet la commande de lampes : <ul style="list-style-type: none"> - 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V - 2000 VA maxi halogène TBT - 1000 VA maxi en fluorescence et fluocompact Seuil de luminosité : 10 à 4000 lux Temporisation réglable de 12 s à 16 minutes Angle de détection 360° avec tête orientable Consommation 0,4 W en veille Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m IP 55, peut s'installer en extérieur Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini 1.7 m)
6	488 97	Fixation en encastré ou saillie murale Champ de détection 15 m² Permet la commande de lampes : <ul style="list-style-type: none"> - 1000 W maxi en incandescence, halogène 230 V - 500 VA maxi en fluorescence et fluocompact - 500 VA maxi en halogène TBT Seuil de luminosité : 3 à 1000 lux Temporisation réglable de 1 s à 16 minutes Angle de détection 180° Consommation 0,4 W en veille Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m Livré complet avec plaque et support mixte vis/griffes S'installe dans boîte Batibox prof. 40 mm mini ou dans cadre saillie réf. 802 81

inters détecteurs autonomes ECO 1 Programme Mosaic™

1 circuit d'éclairage



■ Champ de détection 45 m² - Fixation en faux plafond

Réf. 488 99


45 m²




Zone de détection

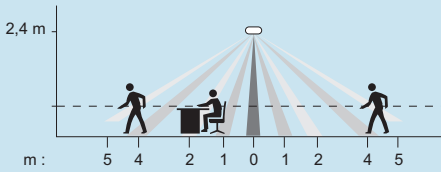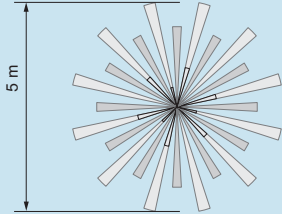


Câblage

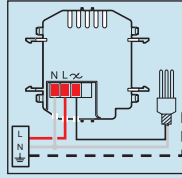


Montage avec griffes

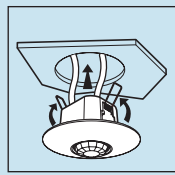

Réglages

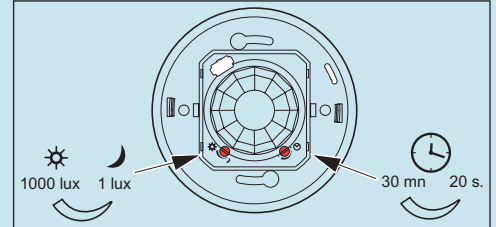

ou Dans boîte Batibox

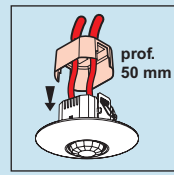


■ Champ de détection 45 m² - Fixation en saillie murale ou plafond

Réf. 488 98


45 m²




Zone de détection

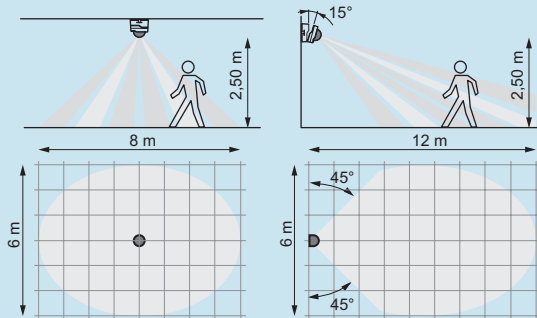


Câblage

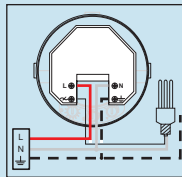

Montage

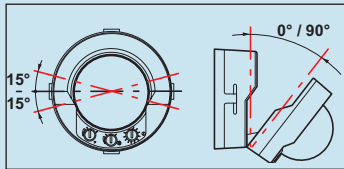

Réglages

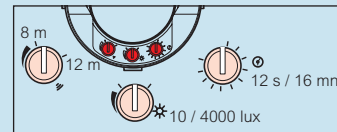


■ Champ de détection 15 m² - Fixation en encastré ou saillie murale

Réf. 488 97


15 m²




Zone de détection

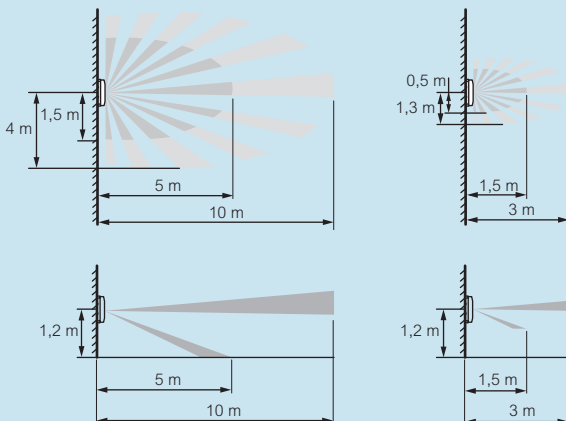

Câblage

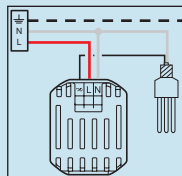

Montage

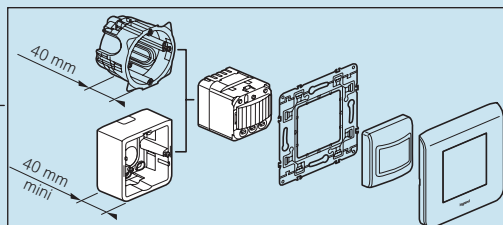

Réglages

