


## Commande extérieure frontale pour Vistop 63A à 160A

REF. 0 227 32

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

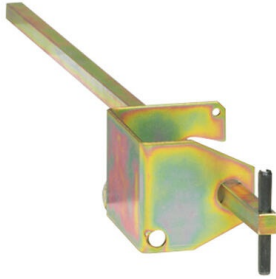

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Vistop 32A à 160A, accessoire pour interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge, avec sectionnement pleinement apparent et action positive des contacts

- Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A
- Ensemble comprenant :
  - tringlerie,
  - support d'axe,
  - gabarit de perçage autocollant,
  - accessoires de fixation dont un joint de maintien de l'IP55 maximum de l'enveloppe et de verrouillage empêchant l'ouverture de la porte circuit fermé
- Distance porte : 35mm à 470mm

### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Avec rallonge d'axe Oui

Avec verrouillage de porte Oui

Verrouillable Oui

Avec poignée rouge/jaune Non