


**Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle
14x51mm - neutre équipé**

REF. 0 215 00

LEGRAND

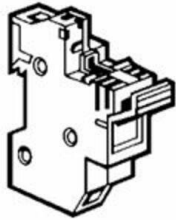

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP38 pour cartouche industrielle 10x51mm - Neutre équipé
- Pour protection des départs moteurs - 1 module - Sans microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Se fixe sur rail asymétrique avec l'accessoire référence 036478 - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 400 V

Type de montage rail DIN

Pour taille de fusible 14x51 mm

Conducteur neutre branché
simultanément Oui

Classe de protection (IP) IP20