


Boîte monoposte Ecobatibox pour prise 20A et 32A Ø85mm - profondeur 40mm

REF. 0 800 86

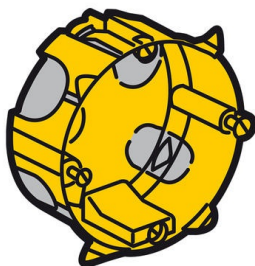

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	7.186 dm ³
Poids	571 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Boîte Ecobatibox pour prises 20/32 A et dérivation

- 1 poste
- Ø de perçage 85 mm
- Prof. 40 mm
- Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 et 32 A réf. 0 558 12/15/17
- Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A

Caractéristiques Générales

Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches

- Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
- Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
- Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés
- Large colerette, étriers de fixation rétractables
- Volume de câblage optimum
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable