


Bloc de jonction sectionnable à vis Viking3 avec 1 jonction pour circuit standard avec préhenseur

REF. 0 371 83

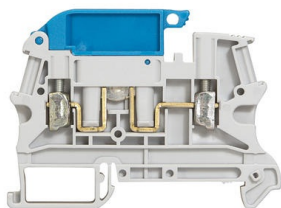

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	20 unités
Volume	0.558 dm ³
Poids	297 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sectionnables 1 jonction

- Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

Pour circuit standard avec préhenseur

- Couleur : Gris
- Section nominale : 2,5 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,25 à 2,5 mm²
- Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm²
- Pas : 6 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm