


## Boîte Batibox pour cloisons sèches pour écrans tactiles 3,5pouces

REF. 0 893 79

BATIBOX

LEGRAND

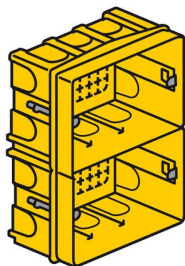

14,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

- Boîte Batibox pour écran tactile 3,5pouces profondeur 50mm
- Dimensions : 109x116mm

### Les + installation

Fixation par serrage d'étriers à clipser

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Mur creux	Traitement de surface	Non traité
Forme	Rectangulaire	Couleur	Jaune
Type de construction	Prise d'appareil	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Autre	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	109 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	6	Maintien de fonction	Sans
Fixation des appareils	À griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	16-25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	Sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	17	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060893798

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.