


Prise blindée RJ45 catégorie6 STP dooxie finition alu

REF. 6 004 75

DOOXIE

LEGRAND

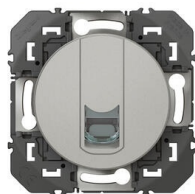

26,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise RJ45 blindée catégorie6 STP dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite référence 032789 ou référence 032788

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Direction de sortie	droit
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrement de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Code couleur	Oui
Type de fixation	visser	Largeur d'appareil	73 mm
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Hauteur d'appareil	73 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'appareil	34.69 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'encastrement	22.59 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Catégorie	6	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Couleur	aluminium	Température de stockage	-25 - 60 °C
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Oui	Sans halogène	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Avec zone de texte	Non	Mode de pose	encastré
Décharge séparée de câble de traction	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Type de montage raccordement de blindage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.