


## Prise téléphone en T dooxie finition blanc

REF. 6 003 68

DOOXIE

LEGRAND

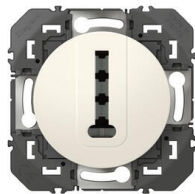

15,81 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise téléphone avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Prise téléphonique en T dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Equipée d'un conjoncteur 8 plots
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

### Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Décharge séparée de câble de traction	Non
Encastrement de canal	Non	Type de montage raccordement de blindage	sans
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Direction de sortie	droit
Type de fixation	visser	Avec protection contre la poussière	Non
Assemblage		Classe de protection (IP)	IP20
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Codage mécanique	Non
Type de connecteur	autre	Largeur d'appareil	73 mm
Avec jacks/coupleurs	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Catégorie	autre	Profondeur d'appareil	30.8 mm
Couleur	blanc	Profondeur d'encastrement	19.5 mm
Numéro RAL	9003	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de raccordement	autre	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Jacks blindés	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Boîtier blindé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Non	Traitement antimicrobien	Non
Design	Non	Mode de pose	encastré

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.