


## Cartouche industrielle à couteau type aM taille 1 - avec percuteur - 200A

REF. 0 171 60

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

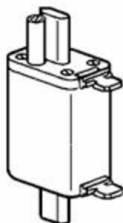

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

---

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type aM
- Avec percuteur - Taille 1
- Calibre 200A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

### Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille de fusible selon IEC 60269	NH1
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	200 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Finition du voyant indicateur	autre