


Dérivation plane pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 85mm vers largeur 105mm - blanc

REF. 0 107 36

LEGRAND

36,39 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

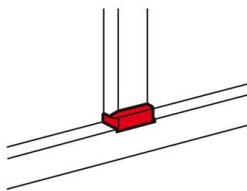

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dérivations planes

Dérivations planes vers larg 105 mm

- Pour réf. 0 104 27/28/64/70/65/69
- Permet la dérivation vers un profilé largeur 105 mm avec couvercle 85 mm - 35 x 105
- Permet la dérivation vers un profilé de même dimension 35 x 105 et 50 x 105

Caractéristiques générales

Goulottes DLP monobloc - accessoires complémentaires

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur. Dans le cas d'une installation associée avec de l'appareillage la gamme ASL est recommandée en pose saillie et les gammes CELIANE & dooxie en pose semi encastrée ou encastrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la dérivation	105 mm	Traitement de surface	non traité
Type de montage des parties supérieures	global	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C
Nombre de parties supérieures	1	Film de protection	Non
Classe de protection (IP)	IP40	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Sans halogène	Oui	Numéro RAL	9003
Largeur de la partie supérieure 1	85 mm	Qualité du matériau	autre
Perforation de montage dans le sol	Non	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Couleur	blanc pur	Température de stockage	-25 - 60 °C
Modèle	autre	Avec connecteur de conduit	Oui
Matériau	plastique	Largeur	105 mm
Symétrique	Oui	Profondeur	50 mm
		Traitement antimicrobien	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.