


Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur 4 fibres

REF. 0 325 02

1,76€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

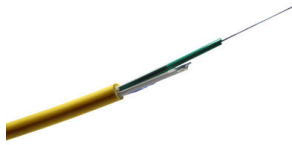

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2000 metres
Volume	921.6 dm ³
Poids	160200 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Câbles optiques OS2 monomodes (9/125 µm) - (compatible OS1)

- Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS2
- Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur...
- Structure libre
- Intérieur/extérieur (mèches de verre)
- 4 fibres

Caractéristiques Générales

LCS³ fibre optique - câbles

- Gaine LSOH (sauf réfs. 0 325 13/15/23/24/25/4,/41/42/46/47)
- Code couleur : FOTAG
- Conformes à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801
- Conditionnement sur touret (2 000 m)
- Structure serrée : "easy strip"
- Références conformes à la nouvelle réglementation RPC