


## Bloc de jonction sectionnable à vis Viking3 avec 1 jonction pour circuit non coupé avec mini préhenseur

REF. 0 371 86

4,90€ Tarif professionnel de référence HT

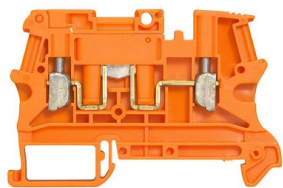

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	20 unités
Volume	0.558 dm <sup>3</sup>
Poids	286 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Sectionnables 1 jonction

- Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

##### Pour circuit non coupé avec mini préhenseur

- Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général
- Couleur : Orange
- Section nominale : 2,5 mm<sup>2</sup>
- Capacité conducteur rigide : 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas : 6 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm