


Platine de rue Série 100 audio façade Inox 2,5mm 16 appels

REF. 308116

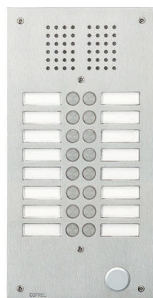

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Bticino |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 4.921 dm ³ |
| Poids | 2688 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Platines Série 100 à boutons-poussoirs

- Poussoirs d'appel à touches affleurantes en inox
- Façade inox 2.5 mm

16 appels

- Platine à 2 rangées (4 lampes réf. 001128 nécessaires)

Caractéristiques Générales

Platines de rue audio antivandales Série 100, Serie 200 et Série 300 - à boutons-poussoirs ou clavier codé

- Platine de rue monobloc à équiper d'un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991 (avec double grille de protection du micro) et d'un relais associé (ex : réf. 346230)
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière
- Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes réf. 001128
- Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
- Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 réf. 003748
- Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine