


Connecteur pour barre cuivre 12x4mm à trous taraudés - pour 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²

REF. 0 373 65

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

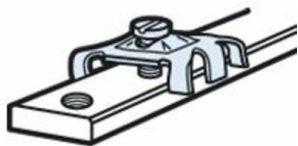

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de raccordement

- Connecteur pour barre 12mm x 4mm à trous taraudés
- 1 ou 2 conducteurs de 1,5mm² à 10mm²
- Raccordement des conducteurs de protection
- 1 conducteur de protection par connecteur (article 12 du décret du 14/11/89)
- Livré avec vis Ø5mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur des barres collectrices	4 - 4 mm
Largeur des barres collectrices	12 - 12 mm
Adapté à	rail plat
Section de conducteur max.	10 mm ²
Courant de fonctionnement nominal max. I _e	160 A
Adapté à un raccordement de conducteur rond	Oui
Adapté à un raccordement de conducteur secteur	Oui
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé	Non