


Bloc de jonction de passage à ressort Viking3 avec 1 jonction 3 conducteurs 1 entrée 2 sorties - pas 6mm - gris

REF. 0 372 43

1,83€ Tarif professionnel de référence HT

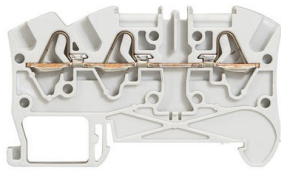

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 50 unités |
| Volume | 1.044 dm ³ |
| Poids | 544 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

De passage

- Gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général

1 jonction - 3 conducteurs - 1 entrée/2 sorties

- Non disponible à la vente en Allemagne
- Couleur : Gris
- Section nominale : 4 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,5 à 6 mm²
- Capacité conducteur souple : 0,5 à 4 mm²
- Capacité conducteur souple avec embout : 0,5 à 4 mm²
- Pas : 6 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
- Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
- Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm