


Plaque carrée dooxie 2 postes finition blanc

REF. 6 008 02

DOOXIE

LEGRAND

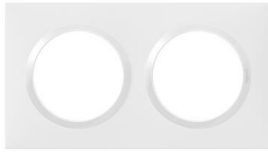

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque dooxie 2 postes carrée
- Finition Blanc
- Montage possible en horizontal et vertical
- À associer à un mécanisme dooxie

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | Finition de la surface | brillant |
| Nombre d'unités | 2 | Couleur | blanc |
| Sens de montage | horizontal et vertical | Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Nombre d'unités, horizontales | 2 | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 2 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Avec grille de montage | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Montage encastré | Oui | Type de fixation | à clipser |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Largeur | 158 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Hauteur | 87 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Profondeur | 10 mm |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Largeur de montage | 158 mm |
| Matériau | plastique | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C |
| Sans halogène | Oui | Température de stockage | -25 - 60 °C |
| Traitement antibactérien | Non | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Traitement de surface | non traité | | |