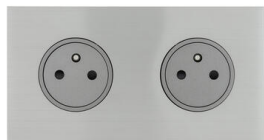


**Art d'Arnould univers Epure double prise de courant 2P+T 16A 250V  
- acier brossé**

REF. 67432

ART D'ARNOULD

ARNOULD

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé, une prise de courant qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Double prise 2P+T Surface gris magnésium 16A - 250V Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Dimensions grand carrée double 80x151mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 2 postes

**Recommandations / restrictions d'usages**

Usage en intérieur uniquement

**Information sur la gamme**

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Sans halogène	Oui
Contact de protection	Oui	Traitement de surface	galvanisé
Broche ronde de mise la terre	Oui	Finition de la surface	mat
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Traitement antibactérien	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Avec dispositif on/off	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre d'unités	2	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	4	Courant nominal	16 A
Nombre de phases	1	Tension nominale	250 V
Impression/marquage	sans	Fréquence	50 - 60 Hz
Type de raccordement	borne automatique	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Avec couvercle à charnière	Non	Résistance aux chocs	IK02
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Largeur d'appareil	151 mm
Couleur	gris	Hauteur d'appareil	80 mm
Finition métallique	Oui	Profondeur d'appareil	37 mm
Transparent	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Verrouillable	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Encastrement isolé	Non	Possible support IFTTT	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Profondeur d'encastrement	32 mm
Protection contre les surtensions	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Protection différentielle	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Avec microfusible	Non	Type de tension	AC
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Power Delivery	Non
Type de montage	encastré	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de fixation	fixation avec vis	Section de câble	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Matériau	métal	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	laiton	Couvercle	boîtier complet