


Bloc de jonction sectionnable à ressort Viking3 avec 1 jonction 2 conducteurs pour circuit standard avec préhenseur

REF. 0 372 83

4,93€ Tarif professionnel de référence HT

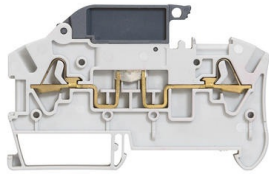

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	20 unités
Volume	0.626 dm ³
Poids	298 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sectionnables 1 jonction - 2 conducteurs

- Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

Pour circuit standard avec préhenseur

- Couleur : Gris
- Section nominale : 2,5 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,5 à 2,5 mm²
- Capacité conducteur souple : 0,5 à 2,5 mm²
- Capacité conducteur souple avec embout : 0,5 à 2,5 mm²
- Pas : 6 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable
- Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout
- Insertion directe et sans outil d'un conducteur rigide, ou souple avec embout, jusqu'au pas de 6 mm
- 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique (étage supérieur uniquement pour blocs 2 étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm