


**Coffret modulaire mini encastré 1 rangée 6+2 modules
213x205x71mm - avec porte isolante blanc RAL9010**

REF. 0 014 10

LEGRAND

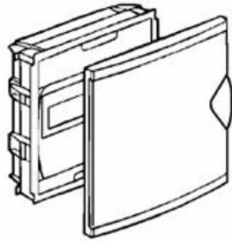

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret minimum encastré 1 rangée 6+2 modules avec porte blanche RAL9010 - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure - Livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection
- Dimensions d'encastrement :
 - hauteur : 213mm
 - largeur : 205mm
 - épaisseur : 71mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Profondeur	71 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	47.5 mm
Largeur dans les unités de partition	8	Rail DIN	Non
Type de couvercle	porte	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	blanc
Hauteur	213 mm	Numéro RAL	9010
Largeur	205 mm	Classe de protection (IP)	IP30
		Avec serrure	Non