


Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m

REF. 0 300 99

LEGRAND

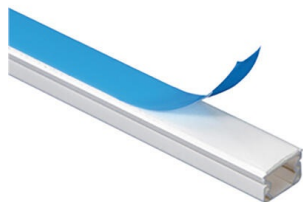

8,49 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø7mm à Ø9mm
- Livré en 45 longueurs de 2,10 m
- Livré avec couvercle
- Blanc
- Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble

Avantages

Peut être collé, vissé ou cloué

Les + installation

Permet une fixation rapide du câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou ou l'agrafe du câble - 2 modes de fixations possibles : par clou ou agrafe, ou par adhésif de 1mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d'usages

Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Transparent	Non
		Numéro RAL	9003
Hauteur	13.5 mm	Type de fixation	auto-adhésif et perforation du fond
Largeur	14 mm	Finition du couvercle	séparé
Longueur	2100 mm	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Section transversale utile	138 mm ²	Film de protection	Oui
Matériau	plastique	Avec connecteur de conduit	Non
Qualité du matériau	PVC	Livraison sur rouleau	Non
Sans halogène	Non	Classe de protection (IP)	autre
Traitement antibactérien	Non	Résistance aux chocs	autre
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Adapté au maintien de fonction	Non	Température de stockage	-25 - 60 °C
Couleur	blanc		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.