


Bloc parafoudre adaptable type T2 I_{max} 20kA/pôle - 3P+N 320V~ - 8 modules

REF. 4 122 61

456,90€ Tarif professionnel de référence HT

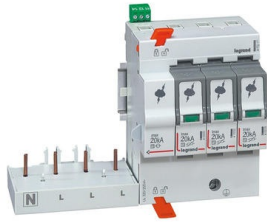

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.363 dm ³
Poids	419 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Blocs parafoudres adaptables

- Parafoudres avec cassettes débrochables et indicateurs d'état :
- vert : parafoudre en fonction
- orange : cassettes à remplacer
- Parafoudres avec sécurité accrue durant son utilisation et sa maintenance
- Mise en oeuvre facilitée (connexion disjoncteur-parafoudre directe sans câble supplémentaire)
- A associer avec disjoncteur DX³ 1 module/pôle

T2 - I_{max} 20 kA

- Recommandés pour les petites installations
- U_p 1,2 kV, U_c 320 V~, I_n 5 kA
- Régimes de Neutre : TT, TNS
- Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer :
- DX³ 20 A courbe C
- Nombre de pôles : 3P+N
- Report d'état CA + SD : Oui
- Nombre de modules : 8

Caractéristiques Générales

Blocs Parafoudres adaptables Type 2 (T2) - Protection contre les surtensions transitoires des réseaux

- 230/400 V~ (50/60 Hz)
- Conformes aux normes EN/IEC 61643-11

- **Recommandés pour la protection des tableaux de distribution**