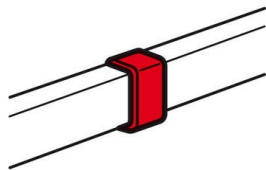


Joint de couvercle pour moulure DLPlus 40x12,5mm , 40x16mm ou 40x20mm - blanc

REF. 0 336 06

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Accessoires de cheminement**

- 40 x 12,5
- Joint de couvercle

Caractéristiques générales**Moules DLPlus 32 x 20 et 40 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage****Information sur la gamme**

Les moules et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moules DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moules et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moules et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du canal d'allège	40 mm	Qualité du matériau	ABS
Profondeur du canal d'allège	16 mm	Sans halogène	Oui
Modèle	doublage de coupe de canal	Traitement antibactérien	Non
Forme	symétrique	Traitement de surface	non traité
Type de fixation	encliquetable	Couleur	blanc
Matériau	plastique	Numéro RAL	9003