


Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 12 fibres - longueur 2000m

REF. 0 325 48

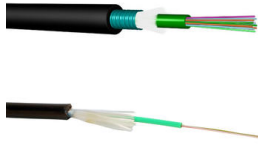

5,63€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2000 unités
Volume	715 dm ³
Poids	180000 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Câbles optiques OM4 multimodes (50/125 µm)

- Insensibles aux courbures "Bend insensitive"
- Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM4
- Gains de couleur Aqua
- Convient au réseau 10 Giga Ethernet
- Structure libre
- Extérieur, anti-rongeur par mèches de verre, renfort acier annelé
- 12 fibres
- 2000 m

Caractéristiques Générales

LCS³ fibre optique - câbles

- Gaine LSOH (sauf réfs. 0 325 13/15/23/24/25/4,/41/42/46/47)
- Code couleur : FOTAG
- Conformes à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801
- Conditionnement sur touret (2 000 m)
- Structure serrée : "easy strip"
- Références conformes à la nouvelle réglementation RPC