


Cordon optique OS1/OS2 (UPC) monomode à polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - longueur 3m

REF. 0 326 88

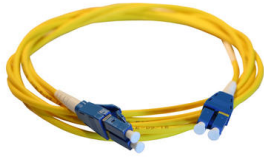

36,44€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	2.948 dm ³
Poids	159 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cordons optiques OS1/OS2 (UPC) monomodes

- Pertes optiques maxi/Master : 0,25 dB
- Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS1/OS2
- Gaines de couleur jaune

Cordons duplex Uniboot LC/LC

- Polarité réversible
- Longueur : 3 m

Caractéristiques Générales

LCS³ fibre optique - cordons de brassage

- Equipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballés et testés unitairement (rapport fourni)
- Gaine Zipcord LSZH