


Dérivation d'angle pour goulottes DLP monobloc profondeur 35mm et 50mm - blanc

REF. 0 107 63

DLP

LEGRAND

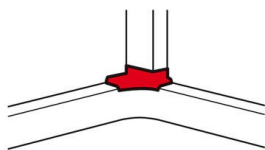

71,39 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc**

- Dérivation d'angle intérieur sur mur droite ou gauche vers les goulottes vers un profilé 35x80mm, 50x80mm, 35x105mm et 50x105mm avec couvercle largeur 85mm ou 50x105mm avec couvercle 65mm
- Compatible avec les goulottes monobloc 35x80mm, 50x80mm, 50x150mm, 50x220mm, 35x105mm, 50x105mm, 50x195mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- IP40 IK07

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la dérivation dans un angle intérieur sur mur droite ou gauche vers la goulotte

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	105 mm	Traitement de surface	non traité
Profondeur	50 mm	Couleur	blanc
Largeur de la dérivation	105 mm	Numéro RAL	9003
Nombre de parties supérieures	1	Film de protection	Non
Largeur de la partie supérieure 1	85 mm	Avec connecteur de conduit	Oui
Symétrique	Non	Perforation de montage dans le sol	Non
Modèle	autre	Type de montage des parties supérieures	global
Matériau	plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Qualité du matériau	autre	Classe de protection (IP)	IP40
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Traitement antibactérien	Non	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
		Temperature de stockage	-25 - 60 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.