


## Gâche 2 temps en applique simple empennage

REF. 003060

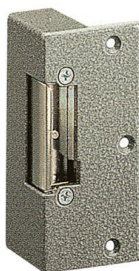

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	0.242 dm <sup>3</sup>
Poids	375 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Gâches 2 temps

- Equipées d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elles permettent le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique
- Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte
- Alimentation 12 V~/=
- En applique, simple empennage
- Consommation : 300 mA ~ - 400 mA =

#### Caractéristiques Générales

##### Verrouillage - gâches

- Equipées d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
- Symétriques afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante
- Réversibles et pouvant ainsi s'installer quel que soit le sens d'ouverture de la porte
- Tirant/poussant (droite/gauche) pour les modèles à encastrer
- Tirant (droit/gauche) pour les modèles en applique