


## Dispositif de fixation réglable de 2 DPX<sup>3</sup> extractibles inverseur de source position verticale dans XL<sup>3</sup>4000 - 24 modules

REF. 0 206 69

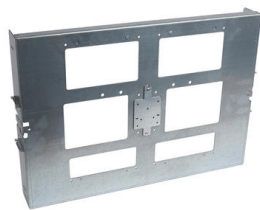

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	27.246 dm <sup>3</sup>
Poids	4372 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

**Fixation des DPX<sup>3</sup> versions extractible, prises avant ou arrière**

**Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale**

- Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées
- Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontale
- 24 modules
- Pour 2 DPX<sup>3</sup> en inverseur de sources

#### Caractéristiques Générales

**XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX<sup>3</sup> 160 et DPX<sup>3</sup> 250 version extractible sur platines réglables**

- Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative