


Plaque Céliane Laqué 6 à 8 modules - finition Blanc

REF. 0 666 36

CÉLIANE

LEGRAND

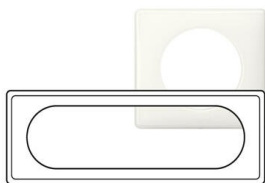

Finition Blanc

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Céliane™ - plaques**

- 6/8 modules
 - A associer avec 1 support réf. 0 802 53
- Laqué
- Blanc

Caractéristiques générales**Céliane™****Information sur la gamme**

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1		
Sens de montage	horizontal et vertical	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Classe de protection (IP)	autre
Nombre d'unités, verticales	1	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	8	Température de stockage	-10 - 70 °C
Sans halogène	Oui	Finition de la surface	brillant
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Adapté à une installation encastrée	Oui	Transparent	Non
Couleur	blanc	Avec couvercle à charnière	Non
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Largeur	232 mm
Matériau	plastique	Hauteur	82 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Profondeur	8.5 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à une installation intégrée	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C	Traitement antimicrobien	Non
Type de fixation	à clipser	Avec grille de montage	Non
		Nombre d'inserts pour interrupteurs	1