


Plaque Céliane Laqué 6 à 8 modules - finition Blanc

REF. 0 666 36

CÉLIANE

LEGRAND

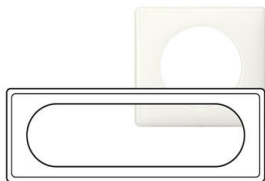

Finition Blanc

8,75 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - plaques

- 6/8 modules
 - A associer avec 1 support réf. 0 802 53
- Laqué
- Blanc

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Sens de montage	horizontal et vertical	Classe de protection (IP)	autre
Nombre d'unités, horizontales	1	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre d'unités, verticales	1	Température de stockage	-10 - 70 °C
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	8	Finition de la surface	brillant
Sans halogène	Oui	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Transparent	Non
Adapté à une installation encastrée	Oui	Avec couvercle à charnière	Non
Couleur	blanc	Largeur	232 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Matériau	plastique	Profondeur	8.5 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à un canal d'allège	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Adapté à une installation intégrée	Non	Traitement antimicrobien	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C	Avec grille de montage	Non
Type de fixation	à clipser	Nombre d'inserts pour interrupteurs	1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.