


**Bornier de répartition IP2X à connexion automatique universel -
longueur 63mm**

REF. 0 050 50

LEGRAND

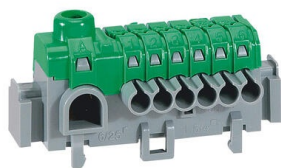

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

- Bornier universel IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 63mm
- Connexion :
 - à vis : 1 x 6mm² à 25mm²
 - automatiques : 6 x 1,5mm² à 4mm²
- Se fixe sur rail symétrique ou asymétrique, sur support universel référence 004811 ou sur barreau plat 12x2
- Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles 7

Type de raccordement sans vis

Type de montage rail DIN

Protégé contre les contacts Oui

Hauteur 30 mm

Largeur 63 mm

Profondeur 16 mm