


## Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes - 125A - 15 connexions par barreau - 8 modules

REF. 0 048 88

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

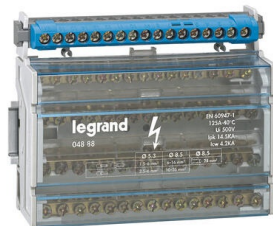

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Répartiteurs modulaires monoblocs

Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis

Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents

Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau

Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)

##### Tétrapolaires à bornes

Equipés de 4 barreaux

Embouts fournis pour raccordement 25 mm<sup>2</sup> souple

I<sub>max</sub> : 125 A

Connexions par barreau rigide : 11 x 2,5 à 10 - 4 x 10 à 35 mm<sup>2</sup>

Connexions par barreau souple : 11 x 1,5 à 6 - 4 x 6 à 25 mm<sup>2</sup>

I<sub>cc</sub> crête : 14,5 kA

I<sub>cw</sub> : 4,2 kA

Nombre de modules : 8

#### Caractéristiques Générales

##### Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

Répartition "standard"

Conformes à la norme EN 60947-1

Raccordement avec ou sans embouts Starfix"