


**Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle
22x58mm - 3P - avec microrupteur**

REF. 0 216 36

LEGRAND

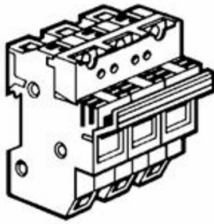

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 3P
- 6 modules - Avec microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

Les + utilisation

Présence et fusion cartouche - Précoupure et DPMM (dispositif de protection contre la marche en monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	400 V
Type de montage	Rail DIN
Pour taille de fusible	22x58 mm
Nombre de pôles	3
Conducteur neutre branché simultanément	Non
Classe de protection (IP)	IP20
EAN/Gencode	3245060216368