


## Commande extérieure frontale pour Vistop 32A

REF. 0 227 34

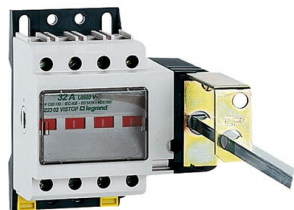

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.69 dm <sup>3</sup>
Poids	156 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Accessoires

#### Commande extérieure frontale

- Ensemble comprenant : tringlerie, support d'axe, gabarit de perçage, accessoires de fixation
- Distance porte : 46 à 191 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs

- Interrupteurs-sectionneurs de sécurité assurant la coupure en charge pleinement apparente
- L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil
- Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
- Fixation à vis ou sur rail DIN EN 60715
- 2 versions plastronnables :
- Commande latérale directe à droite, livrée avec joint assurant le maintien de l'IP 55 de l'enveloppe, visseries, gabarit de perçage autocollant, axe de prolongement 30 à 170 mm, pour réalisation d'une commande extérieure
- Commande frontale directe
- Possibilité de commande extérieure avec réf. 0 227 34