


## Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø3mm à Ø6mm - longueur 2,1m

REF. 0 300 98

LEGRAND

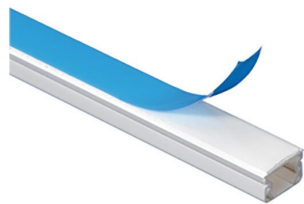

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

- Guide-câble avec adhésif pour 1 câble Ø3mm à Ø6mm
- Livré en 66 longueurs de 2,10m
- Livré avec couvercle
- Blanc
- Equipé d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble

### Avantages

Peut être collé, vissé ou cloué

### Les + installation

Permet une fixation rapide du câble sur une paroi sans l'endommager grâce au double fond, isolant le clou ou l'agrafe du câble - 2 modes de fixations possibles : par clou ou agrafe, ou par adhésif de 1mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface

### Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

### Recommandations / restrictions d'usages

Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	10.5 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	11 mm	Type de fixation	Auto-adhésif et perforation du fond
Longueur	2100 mm	Finition du couvercle	Séparé
Section transversale utile	76 mm <sup>2</sup>	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Matériau	Plastique	Film de protection	Oui
Qualité du matériau	PVC	Avec connecteur de conduit	Non
Sans halogène	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	Autre
Traitement de surface	Non traité	Résistance aux chocs	Autre
Adapté au maintien de fonction	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Couleur	Blanc	Température de stockage	-25-60 °C
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060300982