


## Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules - blanc

REF. 077142L

MOSAIC

LEGRAND

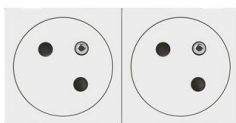

19,13 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Link, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic Link 16A 230V à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 4 modules - Blanc
- L'inclinaison à 45° des puits de prise permet de gagner de la place lors du branchement de plusieurs appareils électriques ou électroniques volumineux
- Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

### Avantages

Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière

Les composants Mosaic Link permettent de reconfigurer facilement les installations et de limiter les coûts de maintenance - L'assemblage intuitif des prises avec l'accessoire de connexion offre de multiples possibilités de configuration de l'appareillage pour faire évoluer vos installations

### Les + installation

Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50mm recommandée

### Les + utilisation

Permet un raccordement facile et sans fil pour rajouter d'autres fonctions en utilisant l'accessoire référence 077100L : prise 2P+T à voyant, chargeur USB, etc

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	broche de contact de protection	<b>Matériau</b>	plastique
<b>Contact de protection</b>	Oui	<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique
<b>Broche ronde de mise la terre</b>	Oui	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Nombre de contacts actifs (ronds)</b>	2	<b>Traitement de surface</b>	non traité
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Non	<b>Finition de la surface</b>	brillant
<b>Avec alimentation USB incorporée</b>	Non	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Nombre d'unités</b>	2	<b>Avec dispositif on/off</b>	Non
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	4	<b>Avec fonction d'itération</b>	Oui
<b>Nombre de phases</b>	1	<b>Prise inclinée ou inclinable</b>	Oui
<b>Impression/marquage</b>	sans	<b>Courant nominal</b>	16 A
<b>Type de raccordement</b>	borne automatique	<b>Tension nominale</b>	250 V
<b>Avec couvercle à charnière</b>	Non	<b>Fréquence</b>	50 - 60 Hz
<b>Protection accrue contre les contacts accidentels</b>	Oui	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Largeur d'appareil</b>	90 mm
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Finition métallique</b>	Non	<b>Profondeur d'appareil</b>	40 mm
<b>Transparent</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Verrouillable</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Mécanisme d'éjection</b>	Non	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Encastrement isolé</b>	Non	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Avec éclairage fonctionnel</b>	Non	<b>Pour "conditions difficiles" (selon VDE)</b>	Non
<b>Avec éclairage d'orientation</b>	Non	<b>Profondeur d'encastrement</b>	31.5 mm
<b>Protection contre les surtensions</b>	Non	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 35 °C
<b>Protection différentielle</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
<b>Avec microfusible</b>	Non	<b>Power Delivery</b>	Non
<b>Alimentation spéciale</b>	sans alimentation spéciale	<b>Indication de repérage des bornes de raccordement</b>	Oui
<b>Type de montage</b>	support de module	<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Type de fixation</b>	fixation par encliquetage	<b>Maintien du câble</b>	Autre
		<b>Couvercle</b>	plaque centrale

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.