


Cordon optique OM4 multimode à polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - longueur 10m

REF. 0 326 99

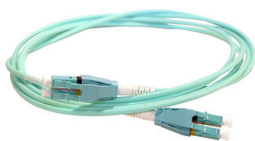

61,19€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	2.948 dm ³
Poids	293 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cordons optiques OM 4 multimodes (50/125 µm)

- Conviennent au réseau 10 Giga Ethernet
- Pertes optiques maxi/Master : 0,15 dB
- Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM 4
- Gains de couleur Aqua

Cordons duplex Uniboot LC/LC

- Polarité réversible
- Longueur : 10 m

Caractéristiques Générales

LCS³ fibre optique - cordons de brassage

- Équipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballés et testés unitairement (rapport fourni)
- Gaine Zipcord LSZH