


Bloc de jonction sectionnable à vis Viking3 avec 1 jonction pour circuit non coupé avec préhenseur

REF. 0 371 85

6,71€ Tarif professionnel de référence HT

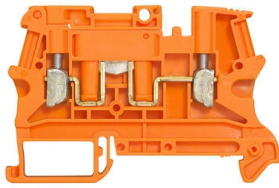

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 20 unités |
| Volume | 0.558 dm ³ |
| Poids | 297 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sectionnables 1 jonction

- Ouverture par préhenseur ou par mini préhenseur avec outil

Pour circuit non coupé avec préhenseur

- Circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général
- Couleur : Orange
- Section nominale : 2,5 mm²
- Capacité conducteur rigide : 0,25 à 2,5 mm²
- Capacité conducteur souple avec ou sans embout : 0,25 à 2,5 mm²
- Pas : 6 mm

Caractéristiques Générales

Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre

- Permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
- Pour rails symétrique prof. 15 mm, symétrique EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm