


Prise de courant Surface Mosaic avec chargeur USB Type-C livrée avec support 2 modules - blanc

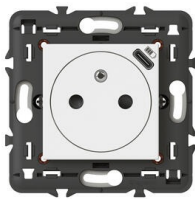

REF. 077161L

MOSAIC

LEGRAND

51,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise de courant avec chargeur USB intégré, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C 5A / 7,5W - 5V= intégré en face avant de la prise Mosaic - Livrée avec support, à équiper d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide - Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Bornes automatiques repiquables 3x2,5mm² - Auto-protégée contre les surtensions
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière

Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises; un seul cablage suffit

Connecteur USB nouvelle génération Type-C

Les + installation

Montage en multiposte mural avec les autres appareillages Mosaic possible

Les + utilisation

La prise de courant et le chargeur USB en 1 poste : favorise le gain de place

Recommandations / restrictions d'usages

Avec support intégré : non compatible avec montage multi-supports - Usage en intérieur uniquement - Chargement limité à 7,5W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	non traité
		Finition de la surface	brillant
Modèle	broche de contact de protection	Traitement antibactérien	Non
Contact de protection	Oui	Avec dispositif on/off	Non
Broche ronde de mise la terre	Oui	Avec fonction d'itération	Non
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Courant nominal	16 A
Avec alimentation USB incorporée	Oui	Tension nominale	250 V
Type de chargeur USB	C	Fréquence	50 - 60 Hz
Nombre d'unités	2	Courant de défaut nominal	2400 mA
Nombre de modules (construction modulaire)	4	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Nombre de phases	1	Résistance aux chocs	IK04
Impression/marquage	sans	Largeur d'appareil	142 mm
Type de raccordement	autre	Hauteur d'appareil	74 mm
Avec couvercle à charnière	Non	Profondeur d'appareil	38 mm
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	blanc	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Possible support IFTTT	Non
Transparent	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Verrouillable	Non	Profondeur d'encastrement	28.5 mm
Mécanisme d'éjection	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Encastrement isolé	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Avec éclairage fonctionnel	Non	Type de tension	AC
Avec éclairage d'orientation	Non	Power Delivery	Non
Protection contre les surtensions	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Protection différentielle	Non	Pré-cablées	Oui
Avec microfusible	Non	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm ²
Alimentation spéciale	autre	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Type de montage	encastré	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Type de fixation	fixation avec vis	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Matériau	plastique	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	thermoplastique	Couvercle	plaque centrale
Sans halogène	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.