


Barre cuivre non percée 12x4mm - 180A admissibles - longueur 991,5mm

REF. 0 373 49

LEGRAND

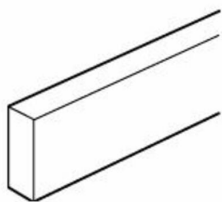

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de raccordement

- Barre cuivre non percée
- Section 12mm x 4mm - I admissible : 180A - Longueur : 991,5mm
- Raccordement des conducteurs de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné In	180 A
Modèle	Plat
Longueur	991.5 mm
Largeur	4 mm
Hauteur	12 mm
Flexible	Non
Traitement de surface	Non traité
EAN/Gencode	3245060373498