


Barre cuivre non percée 12x4mm - 180A admissibles - longueur 991,5mm

REF. 0 373 49

27,71€ Tarif professionnel de référence HT

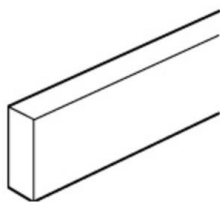

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1 dm ³
Poids	3912 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccordement des conducteurs de protection

Barre cuivre non percée

- Section : 12 x 4 mm
- I admissible : 180 A
- Longueur : 991,5 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 400 - accessoires de circulation de filerie et de raccordement