


**Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle
14x51mm - 1P+N équipé**

REF. 0 215 02

LEGRAND

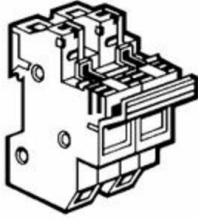

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP51 pour cartouche industrielle 14x51mm - 1P+N équipé
- 3 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x35mm² ou 2x16mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	400 V
Type de montage	rail DIN
Pour taille de fusible	14x51 mm
Nombre de pôles	1
Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Classe de protection (IP)	IP20