


Kit support hauteur réglable pour boîte de sol affleurante pour prises en position horizontale 3 paniers de 6 modules

REF. 0 881 21

LEGRAND

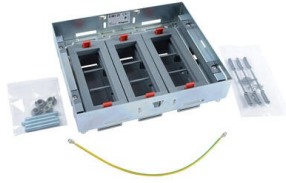

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit support d'appareillage, élément permettant de constituer le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail

- Kit support composé de 3 paniers de 6 modules (18 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipé de supports de prises
- Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel
- Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
- Pour installation :
 - dans plancher technique : installation directe
 - dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
- IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Equipée de 4 griffes de fixation pour verrouiller son cadre au plancher, la boîte de sol affleurante peut même ainsi être facilement installée dans un plancher technique

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

S'adapte à l'environnement qui l'entoure grâce aux possibilités de choix du couvercle à lui associer : métal finition Inox ou métal finition laiton

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement - Particulièrement adaptées pour les sols en carrelage ou marbre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'appareils encastrables	9
Nombre d'entrées de conduit	12
Longueur	264 mm
Largeur	219 mm
Profondeur	90 mm
Modèle	forme de support
Type de montage appareil d'installation	encoche
Nombre de délestages de traction	6
Matériau	autre