


## Goulotte 1 compartiment 65x150mm DLP monobloc - blanc

REF. 0 104 75

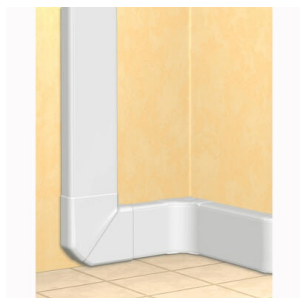

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	12 metres
Volume	87 dm <sup>3</sup>
Poids	22400 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Goulotte monobloc 65 x 150

#### Goulotte 1 compartiment

- Comprend :
  - 1 corps
  - 1 couvercle souple largeur 130 mm
- Section maximale : 8200 mm<sup>2</sup>
- Livrée en 6 longueurs de 2 m

#### Caractéristiques Générales

#### Goulottes DLP monobloc 50 x 150 et 65 x 150 - couvercle 130 mm pour distribution de câbles

- IP 40 - IK 07
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010524	Couvercle souple Longueur 2M blanc 130mm	14,79	8

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.