


## Inverseur de source manuel - pour DX<sup>3</sup> ou DX<sup>3</sup>-IS 3 pôles ou 3 modules

REF. 4 063 15

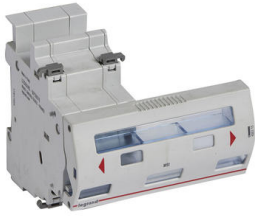

132,40€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.244 dm <sup>3</sup>
Poids	150 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Inverseurs de sources manuels

- Permettent de basculer manuellement sur une autre source d'alimentation électrique puis de rétablir le circuit prédéfini
- S'assemblent avec 2 interrupteurs sectionneurs DX<sup>3</sup>-IS ou 2 disjoncteurs DX<sup>3</sup> (1 module/pôle) à gauche et à droite de l'appareil
- Pour appareil 3 pôles/3 modules

#### Caractéristiques Générales

##### Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX<sup>3</sup>