


## Poussoir à tirage Céliane 6A livré avec cordon

REF. 0 670 11

CÉLIANE

LEGRAND

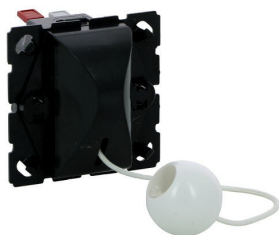

41,69 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Poussoir à tirage Céliane 6A avec cordon 1,5m

- 6 A
- Livré avec cordon longueur 1,5 m
- Permet de commander un interrupteur situé en hauteur
- A équiper d'une plaque et d'un enjoliveur

### Les + utilisation

Le design au service de l'ergonomie

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Mécanisme seul	Couleur	Gris
Modèle	Bouton-poussoir unique	Transparent	Non
Type de commande	Corde de tirage	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Impression	Sans
Version sans contact	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Nombre de bascules d'actionnement	1	Résistance aux chocs	IK04
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	45 mm
Tension nominale	250 V	Hauteur d'appareil	45 mm
Courant nominal assigné	6 A	Profondeur d'appareil	46 mm
Avec éclairage	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Avec source lumineuse	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de raccordement	Borne automatique	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Support de module	Profondeur d'encastrement	27.5 mm
Type de fixation	À clipser	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Type de tension	AC
Sans halogène	Oui	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Traitement antibactérien	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement de surface	Non traité	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3414972098939

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.