


Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Pixel

REF. 0 694 51

CÉLIANE

LEGRAND

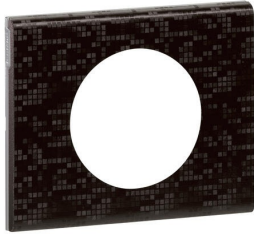

Finition Cuir Pixel

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 1 poste - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
- Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
- Finition Cuir Pixel

Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------------|--|------------------|
| | | Traitement de surface | Autre |
| Nombre d'unités | 1 | Finition de la surface | Mat |
| Sens de montage | Horizontal et vertical | Couleur | Noir |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 | Résistance aux chocs | IK02 |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 | Type de fixation | À clipser |
| Avec grille de montage | Non | Largeur | 100 mm |
| Montage encastré | Oui | Hauteur | 83 mm |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Profondeur | 9.2 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Température de stockage | -10-70 °C |
| Matériau | Cuir | Essence du bois en latin | Fraxinus (Frêne) |
| Qualité du matériau | Autre | Certification du bois (liste) | PEFC |
| Sans halogène | Oui | Zone climatique de provenance de bois | Tempéré |
| Traitement antibactérien | Non | EAN/Gencode | 3414970451071 |