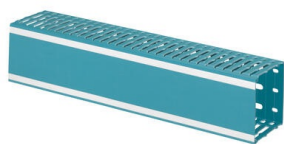


Goulotte Lina25 25x25mm - longueur 2m

REF. 0 362 00

LINA 25

LEGRAND

**10,70 €**

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lina 25, goulotte de câblage permettant d'organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution

- Goulotte Lina 25
- Bleu PVC - AFNOR2525
- Dimensions :
 - Largeur 25mm
 - Hauteur 25mm
 - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
 - Présenté en longueur de 2m
- Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
- Conforme à la norme EN 50085-2-3

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Non
Hauteur	25 mm	Auto-extinguible	Oui
Largeur	25 mm	Flexible	Non
Longueur	2000 mm	Section transversale utile	391 mm²
Distance entre les fentes	6.5 mm	Type de fixation	perforation du fond
Largeur de fente	6 mm	Avec partie supérieure	Oui
Finition de paroi latérale	poinçonnage à trous/fentes	Couleur	bleu

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.