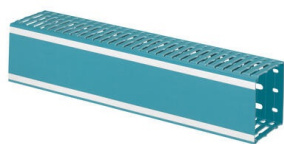


Goulotte Lina25 25x25mm - longueur 2m

REF. 0 362 00

LINA 25

LEGRAND

**8,07 €**

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Goulottes Lina 25

- Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
- Bleu PVC AFNOR 2525
- Largeur : 25 mm
- Hauteur : 25 mm

Caractéristiques Générales

Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène

- Conformes à la norme EN 50085-2-3
- Perforations latérales au pas de 12,5 mm (6/6,5)
- Présenté en longueur de 2 m

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.