


Cartouche industrielle à couteau type aM - taille 2 - avec percuteur - 250A

REF. 0 176 65

LEGRAND

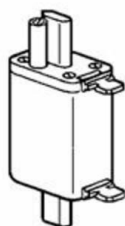

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouches à couteaux type aM

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 2

- Avec percuteur

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles à couteaux - type aM et neutres à couteaux

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fusible selon IEC 60269	NH2
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	250 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Finition du voyant indicateur	autre